

# SKF盲孔拉拔器



SKF深沟球轴承拉拔器套件TMMD 100能够快速、方便地拆卸内外圈均为过盈配合的深沟球轴承。

SKF盲孔拉拔器套件TMBP 20E是适配型拉拔器，用于拆卸直径为30 mm至160 mm、装在暗轴承座里的深沟球轴承。在使用加长杆的情况，最大拉拔深度可达547 mm。

#### 选择表 - SKF盲孔拉拔器

订货号	轴承内孔直径 (d)	有效拉拔深度
TMMD 100	10-100 mm	135-170 mm
TMBP 20E	30-160 mm	547 mm



在不需要将机器解体的情况下拆卸轴承


### SKF盲孔拉拔器套件TMBP 20E

- 能够用于宽范围的深沟球轴承的拆卸
- 球形适配头设计保证较长的使用寿命
- 拧紧扳手在轴上有紧定位功能，使用起来更安全、方便
- 特殊的顶头把对轴的损伤风险降到最低，并提高拉拔器的稳定性


#### 适用表

SKF TMBP 20E适用于拆卸以下的深沟球轴承


60..系列	62..系列	63..系列	64..系列	16...系列
6021-6032	6213-6230	6309-6320	6406-6418	16026-16032

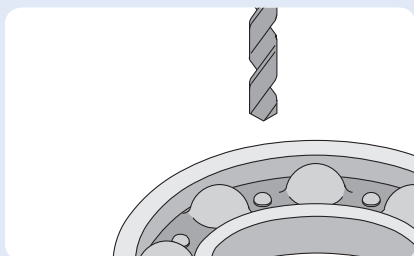

去掉密封，打开球轴承选定部位的保持架。

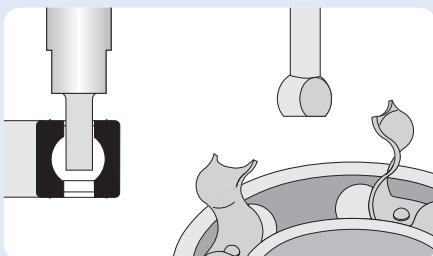

插入适用的拉拔器适配头，旋转90°，以抓紧轴承滚道。

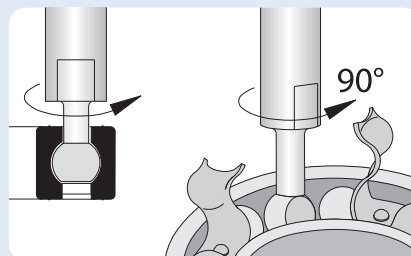

在轴承径向向上对面一侧已准备好的同样的位置插入第二个拉拔器适配头。

便于拆卸装在暗轴承座中的深沟球轴承

## 深沟球轴承拉拔器套件TMMD 100

该拉拔器既适用于暗轴承座，也可用于轴紧配合安装的情况。

SKF TMMD 100适用于拆卸多达71种深沟球轴承，轴径范围从10至100 mm。

- 拉爪有精准的设计以抓持轴承滚道，提供良好的抓持，因而提供高的拆卸力
- 每条机械臂都有弹簧支撑，便于安装
- 拉爪设计使其易于插入
- 心轴六角头设计能够防止在使用时钩子滑落
- 将密封去除后，该拉拔器还可用于拆卸装在盲孔轴承座里的密封轴承



### 适用表

SKF TMMD 100适用于以下尺寸和系列的轴承：

轴承型号	轴径
6000-6020	10-100 mm
6200-6218	10-90 mm
6300-6313	10-65 mm
6403-6410	17-50 mm
62/22, 62/28, 63/22, 63/28	22, 28, 22, 28 mm
16002, 16003, 16011	15, 17, 55 mm
16100, 16101	10, 12 mm



轴承选择表



橡胶帽便于快速、方便地将机械臂装到中心轴上。并且可防止在工作时机械臂从中心轴张离开来。



弹性爪头使插入容易

## 技术参数 – SKF盲孔轴承拉拔器套件

订货号	<b>TMBP 20E</b>
组件包括	6组适配头 (每组2个) 2根主杆 (带垫圈和螺母) 4根延长杆 中心轴 中心轴顶头 横梁
有效拉拔深度	147–547 mm
最大拉拔力	55 kN
工具箱尺寸	530 × 85 × 180 mm
重量	6,5 kg



## 技术参数 – SKF深沟球轴承拉拔器套件

订货号	<b>TMD 100</b>
组件包括	3 × 拉拔臂 A1–135 mm 3 × 拉拔臂 A2–135 mm 3 × 拉拔臂 A3–137 mm 3 × 拉拔臂 A4–162 mm 3 × 拉拔臂 A5–167 mm 3 × 拉拔臂 A6–170 mm 2 × 心轴和螺母 1 × 手柄
有效拉拔深度	135–170 mm
工具箱尺寸	530 × 85 × 180 mm
重量	3,6 kg



© SKF是SKF 集团的一个注册商标。

© SKF集团 2014

本出版物内容的著作权归出版者所有且未经事先书面许可不得被复制 (甚至引用)。我们已采取了一切注意措施以确定本出版物包含的信息准确无误, 但我们不对因使用此等信息而产生的任何损失或损害承担任何责任, 不论此等责任是直接、间接或附随性的。

PUB MP/P8 00000 ZH · 2014 十月

