



ALEMITE®



## Engrasadoras de batería

El futuro en lubricación



Desde 1918, Alemite ha estado dedicada a ofrecer productos de alta calidad para satisfacer las necesidades de la industria. En la actualidad, ese deseo de suministrar sólo los mejores productos a nuestros clientes se traduce en nuestras nuevas engrasadoras de batería. En conjunto con nuestra rápida entrega y nuestra garantía estándar de un año, estos productos proporcionan el rendimiento y de batería confiabilidad que usted merece.

### **Engrasadora de batería 575 / 585: Velocidad y comodidad en dos poderosos paquetes**

A medida que las instalaciones industriales crecen y se vuelven más complejas, también el esfuerzo de mantenimiento y lubricación crece. Para poder manejar esta carga de trabajo, son necesarias las herramientas correctas que permitan hacer el trabajo en forma más rápida y eficaz. Razón por la cual Alemite ha desarrollado las más poderosas e innovadoras engrasadoras de batería del mercado, con nuestros modelos 575 y 585. Diseñadas pensando en el usuario, estos productos ofrecen la posibilidad de lubricar en forma más eficaz sus equipos. Cualquiera que sea la aplicación, nuestras confiables engrasadoras pueden ahorrarle tiempo valioso y dinero con un manejo sencillo y funcionamiento eficaz. Nuestras engrasadoras le ofrecen Alemite, usted puede tener la certeza de que está obteniendo un producto de alta calidad en el cual puede confiar.

“Tenemos cientos de puntos de lubricación, con todas las bombas y motores en nuestro sistema. Con estas pistolas, podemos lubricarlos a todos en menos de la mitad del tiempo que tomaría hacerlo con las antiguas pistolas con palanca, lo que significa que podemos producir más que nunca.. ”

– Ignacio Falcon, mecánico industrial de la planta de filtración de aguas de la ciudad de San Antonio.



## Características y beneficios

Las engrasadoras de batería 575 y 585 brindan una serie de ventajas que otras engrasadoras del mercado simplemente no ofrecen.

- **Construcción liviana y diseño ergonómico. Con correa de transporte (opcional)** facilita la lubricación y reducen el esfuerzo físico.
- **Cilindro cromado** que ofrece una durabilidad inigualable.
- **Seguidor universal automático patentado** que elimina la necesidad de voltearlo cuando cambia de método de carga.
- **Manguera ultraflexible de 0,9 m (3 pies) con acoplador de engrase** que lubrica sin esfuerzo incluso en los lugares más difíciles.
- **Válvula de purga de aire** que simplifica la eliminación de aire durante la carga.
- **Válvula de retención de alto flujo** que optimiza las características de flujo.
- **Flujo de aire controlado** que aumenta la vida útil del motor.
- **Cómoda carga de tres vías** – cartucho, granel o succión - que hace de rellenarla una tarea fácil y eficaz.
- **Con patente pendiente.**

### Exclusivo para el modelo 575

- **La batería de 12V** suministra al menos **6 cartuchos de grasa** por carga de batería.
- Desarrolla **448 bar (6.500 psi)**.
- Tasa de flujo de **149 gramos (5,25 onzas) por minuto** a 69 bar (1.000 psi).

### Exclusivo para el modelo 585

- **La batería de 14,4V** suministra al menos **10 cartuchos de grasa** por carga de batería.
- Desarrolla **690 bar (10.000 psi)**.
- Tasa de flujo de **142 gramos (5 onzas) por minuto** a 69 bar (1.000 psi).
- **Protector térmico** para un enfriamiento óptimo del motor.

Para hacer pedidos y solicitar otra información de productos, llame al 1-866-4-Alemite (EE.UU. y Canadá) o al 803-802-0001 (internacional).



Todas las engrasadoras de batería Alemite vienen en una maleta fabricada con materiales de alta densidad. Esta maleta ofrece protección y almacenamiento para todos los componentes de la engrasadora, a la vez que simplifica el traslado y el transporte.

### Cada engrasadora modelo 575 ó 585 incluye . . .

1. Motor de gran par
2. Batería de NiCd de alta capacidad
3. Cilindro cromado con seguidor universal automático patentado
4. Manguera ultraflexible 0,9 m (3 pies) con acoplador de engrase industrial
5. Válvula de purga de aire
6. Soporte del acoplador
7. Acoplador hidráulico
8. Cómodo soporte del cartucho de grasa (no se incluye grasa)
9. Válvula de retención de alto flujo, con orificio de fácil acceso
10. Cargador rápido de una hora
11. Cómodo accesorio para colocar una correa de transporte (opcional)
12. Flujo de aire optimizado
13. Agarre antideslizante texturizado



## Modelos de engrasadoras



País	Número de baterías	Pistola engrasadora de 12V	Pistola engrasadora de 14,4V
EE.UU.	1	575-A	585-A
	2	575-B	585-B
Europa, Australia	1	575-C	585-C
	2	575-D	585-D
RU, África, Hong-Kong	1	575-E	585-E
	2	575-F	585-F

## Accesorios

Para de que aproveche al máximo la engrasadora de batería Alemite, le ofrecemos accesorios diseñados para ayudarle a aumentar la eficacia del funcionamiento.

### Correa de transporte



La correa de transporte reduce la fatiga del operador y le permite un fácil almacenamiento.

339812

### Baterías recargables



Las baterías recargables de NiCd.

339804	Batería de 12V
339992	Batería de 14,4V

### Bolso de herramientas



Cómodo bolso de herramientas que facilita el transporte.

340057

### Cargador de baterías para auto



El cargador de baterías portátil carga rápidamente las baterías sobre la marcha.

339997	Batería de 12V
339998	Batería de 14,4V

### Medidor de grasa




Liviano medidor de grasa en línea incluye una pantalla LCD que funciona con la pistola engrasadora de 12 ó 14,4V.

3530*	Unidades inglesas
3530-A*	Unidades métricas
340062	Conjunto, medidor de grasas, adaptador

\* Requiere 340062

### Cargador rápido

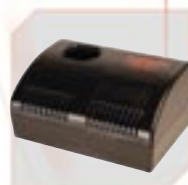


Carga en una hora las baterías minimizando los tiempos muertos, brindando una rápida respuesta. Aprobado por CE.

*Cargador de 12V*

339803	EE.UU.
339957	Europa, Australia
339959	RU, África, Hong-Kong

*Cargador de 14,4V*

339989	EE.UU.
340082	Europa, Australia
340083	RU, África, Hong-Kong

 

Pistola engrasadora a pilas



167 Roweland Drive  
Johnson City, TN 37601  
Número gratuito en los EE.UU.: 866-4-Alemite  
Número gratuito en Canadá: 800-267-8022  
Internacional: 803-802-0001  
Fax EE.UU.: 800-648-3917  
Fax Canadá: 800-267-2880  
Fax internacional: 803-802-0192