

满足大流量需要

## SKF润滑脂泵LAGG系列

SKF手动和气动润滑脂泵设计用于提供大量的润滑脂。当需要为大尺寸轴承座装填润滑脂或大量的润滑点需要润滑时，该润滑脂泵非常有用。它们也适用于为集中润滑系统的润滑脂罐装填润滑脂。

- 全系列产品：可提供用于18, 50或180 kg圆桶的润滑脂泵
- 高压：气体驱动型号最大达420巴
- 可靠：经测试和实际使用证明适用于所有SKF润滑脂
- 方便、易于安装
- 包括3.5米长线缆



LAGG 18M

LAGG 18AE

LAGG 50AE

LAGG 180AE

LAGT 180

### 技术参数

订货号	LAGG 18M	LAGG 18AE	LAGG 50AE	LAGG 180AE	LAGT 180
产品描述	用于18 kg桶的润滑脂泵	用于18 kg桶的移动式润滑脂泵	用于50 kg桶的润滑脂泵	用于180 kg桶的润滑脂泵	用于最大达200 kg桶的手推车
动力来源	手动	气动	气动	气动	n.a.
最大压强	500巴	420巴	420巴	420巴	n.a.
适用的桶	265–285 mm	265–285 mm	350–385 mm	550–590 mm	n.a.
可移动性	固定式	包括手推车	固定式	固定式	仅手推车
最大流量	1.6 cm <sup>3</sup> /泵压	200 cm <sup>3</sup> /分钟	200 cm <sup>3</sup> /分钟	200 cm <sup>3</sup> /分钟	-
适用润滑脂NLGI稠度	000–2	0–2	0–2	0–2	-





装填润滑脂枪时获得最佳的清洁

## SKF润滑脂枪装脂泵LAGF系列

最佳润滑实践阐明每种润滑脂需要单独的润滑脂枪，并且重新装填应是一个清洁的过程。SKF润滑脂枪装脂泵设计用于帮助达成这一目标。

- 快速装填：低压高流量
- 易于使用：所有必需的零部件均包括在其内
- 可靠：经测试和实际使用证明，可用于SKF所有润滑脂
- 可与SKF轴承装脂器VKN 550配套使用

### 技术参数

订货号	LAGF 18	LAGF 50
最大压强	30巴	30巴
流量/打压	约45 cm	约45 cm
适用的润滑脂桶尺寸		
内径	265–285 mm	350–385 mm
最大内部高度	420 mm	675 mm
重量	5 kg	7 kg


无污染地填充润滑脂

## SKF轴承装脂器VKN 550

坚固、易于使用的SKF轴承装脂器VKN 550设计用于为开式轴承，如圆锥滚子轴承装填润滑脂。它可与标准的润滑脂枪、润滑脂枪装脂泵或润滑脂泵配套使用。

- 为滚动体间装满润滑脂
- 封闭系统：盖子防止灰尘侵入

注：最适用于与SKF润滑脂填充泵LAGF系列配套使用

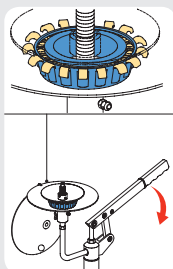

### 技术参数

订货号	VKN 550
适用轴承范围：	
内径 (d)	19至120 mm
外径 (D)	最大200 mm

© SKF是SKF集团的一个注册商标。

© SKF集团 2016

本出版物内容的著作权归出版者所有且未经事先书面许可不得被复制（甚至引用）。我们已采取了一切注意措施以确定本出版物包含的信息准确无误，但我们不对因使用此等信息而产生的任何损失或损害承担任何责任，不论此等责任是直接、间接或附属性的。

PUB MP/P8 13770 ZH · 2016 一月

